

## Energiepoller Leergehäuse

Bestellnr. 18500RO



 
- Aus Stahlrohr
- Wandstärke 4,0 mm
- feuerverzinkt
- pulverbeschichtet
- Farbe: rot
- anschnarierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
- Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
- Gewicht: ca. 45 kg
- Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
- Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
- 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
- zur Befestigung auf vorhandenes Fundament

## Technische Daten

Gewicht	98000 g
Prüfzeichen	EAC


## Abmessungen

Draufsicht auf die Bodenplatte



Die Versorgungsöffnung liegt zwischen 2 Bohrungen in der Bodenplatte  
4 x Ø 15,5

Bestell-Nr.: 18500RO  
Farbe: weinrot RAL 3005

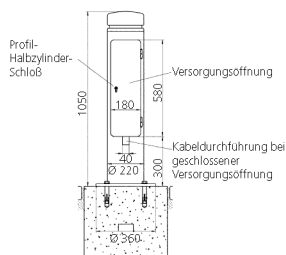

Zeichnung  
1 MB 443

Maße in mm