

Anbausteckdose schräg

Bestellnr. 3153




- Schraubkontakt
- einheitliches Flanschmaß
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	85x85 mm
Bohrloch	70x70 mm
Neigung	20 °
Gewicht	276 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen

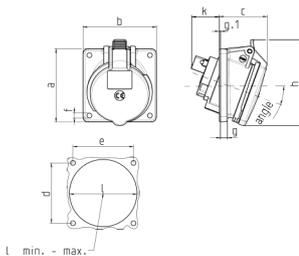

Drawing 1 MB 453	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	78	78	78	78	78	78
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10