

## AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960001




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| SCHUKO®             | 3   |
| Absicherung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Vorsicherung max.   | 63 A  |
| InA                 | 16 A  |
| RDF                 | 1   |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>             |
| Schutzart           | IP 44   |
| Max. Strombelastung | bis max. 100 A zulässiger Gesamtstrom   |
| Gehäusematerial     | Kunststoff  |
| Gewicht             | 3420 g  |
| Höhe                | 650 mm  |
| Breite              | 112.5 mm  |
| Prüfzeichen         | EAC   |

### Abmessungen

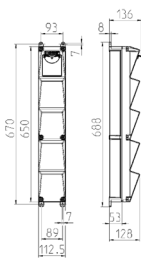

Zeichnung 1 MB 541

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 140 mm |
|                    | IP 67     | 157 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 170 mm |
|                    | IP 67     | 169 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 172 mm |
|                    | IP 67     | 174 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 182 mm |
|                    | IP 67     | 188 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. 1 x M 25 oben und 1 x M 25 unten oder 1 x M 32 oben und 1 x M 32 unten, dazu 1 x M 20 oben/unten zum Ausschneiden.